

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube M12 F

Artikelnummer: 6418295



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.




<b>St</b>	Stahl
<b>F</b>	feuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6418295
Typ	SKS 12x100 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M12x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,981 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

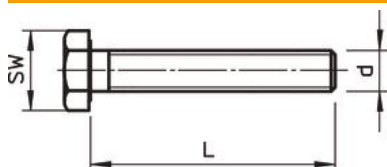

Länge	100 mm
Maß d	0,47 in
Maß d	12 mm
Maß L	3,93 in
Maß L	100 mm

# Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 F

Artikelnummer: 6418295



## Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 12 x 100
Gewinde metrisch	12
Gewindesteigung	1,75 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	19
Vollgewinde	ja