

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 A4

Artikelnummer: 6418274



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.




A2	A4	A5	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt				

Stammdaten

Artikelnummer	6418274
Typ	SKS 12x110 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M12x110
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,38 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

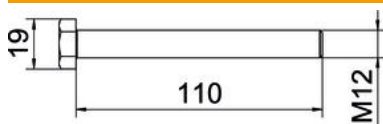

Länge	110 mm
Maß d	12 mm
Maß L	110 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 A4

Artikelnummer: 6418274



Technische Daten

Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde	M 12 x 110
Gewinde metrisch	12
Gewindesteigung	1,75 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	19
Vollgewinde	ja