


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 F

Artikelnummer: 6418317



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.

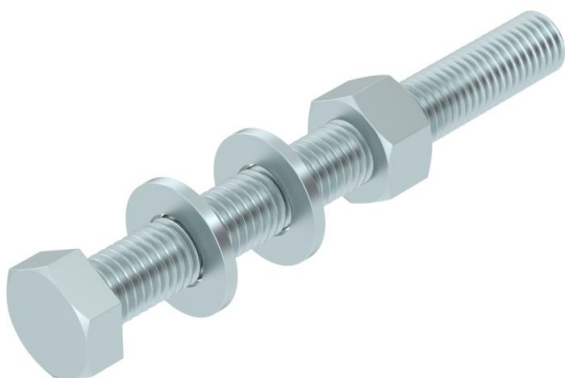


St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6418317
Typ	SKS 12x110 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M12x110
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

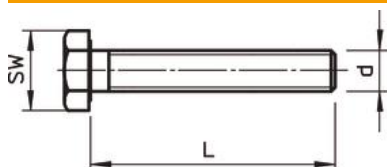

Länge	110 mm
Maß d	0,47 in
Maß d	12 mm
Maß L	4,33 in
Maß L	110 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 F

Artikelnummer: 6418317



Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 12 x 110
Gewinde metrisch	12
Gewindesteigung	1,75 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	19
Vollgewinde	ja