

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 A2

Artikelnummer: 6418279



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.




VA	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6418279
Typ	SKS 12x80 A2
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M12x80
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

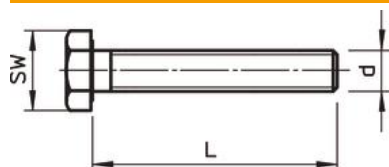

Länge	80 mm
Maß d	0,47 in
Maß d	12 mm
Maß L	3,14 in
Maß L	80 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 A2

Artikelnummer: 6418279



Technische Daten

Festigkeitsklasse	A2-70
Gewinde	M 12 x 80
Gewinde metrisch	12
Gewindesteigung	1,75 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	19
Vollgewinde	ja