


Sägekern zur Problemlosen Erstellung von Sägeschnitten an Geräteeinbaukanälen aus Stahlblech der Serie Rapid 80 GS. Passend zur Nenngröße im Typ.

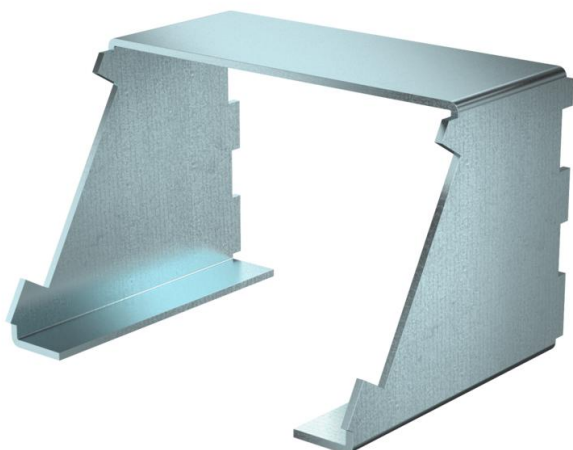

**St** Stahl

**VZ** verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6288749
Typ	SK GEK-SA133110
Bezeichnung 1	Sägekern
Bezeichnung 2	für GEK-SA133110
Hersteller	OBO
Dimension	130x107x160
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	82 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Sägekerne

Artikelnummer: 6288749



### Abmessungen

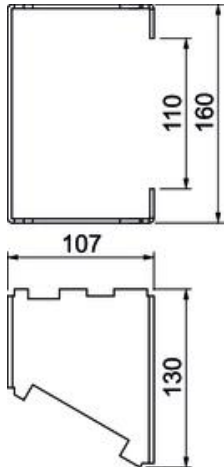

Breite	107 mm
Höhe	130 mm

### Technische Daten

Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C