



Sägekern zur Problemlosen Erstellung von Sägeschnitten an Geräteeinbaukanälen aus Stahlblech der Serie Rapid 80 GS. Passend zur Nenngröße im Typ.



**St** Stahl

**VZ** verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6288743
Typ	SK GS-D90170
Bezeichnung 1	Sägekern
Bezeichnung 2	für GS-D90170
Hersteller	OBO
Dimension	87x167x160
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	124,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Sägekerne

Artikelnummer: 6288743



### Abmessungen

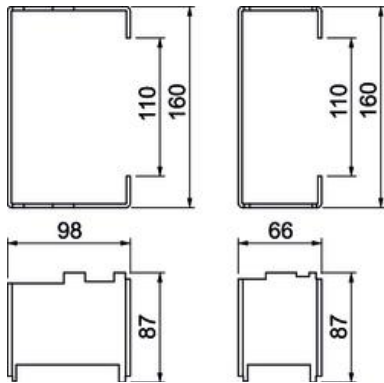

Breite	167 mm
Höhe	87 mm

### Technische Daten

Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C