


Sägekern zur Problemlosen Erstellung von Sägeschnitten an Geräteeinbaukanälen aus Stahlblech der Serie Rapid 80 GS. Passend zur Nenngröße im Typ.

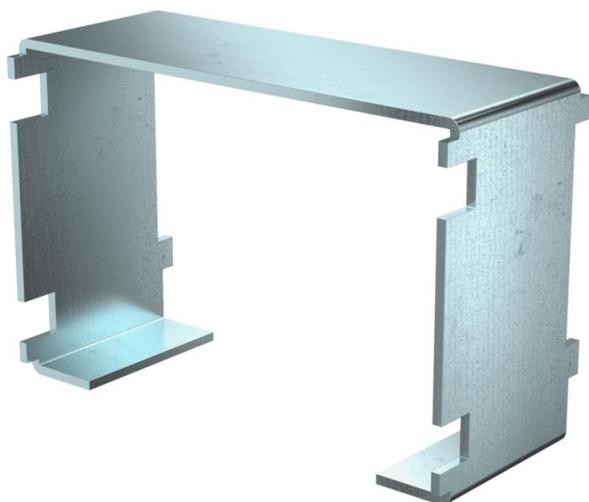

St Stahl

VZ verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6288732
Typ	SK GS-S70110
Bezeichnung 1	Sägekern
Bezeichnung 2	für GS-S70110
Hersteller	OBO
Dimension	67x107x160
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	55,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sägekerne

Artikelnummer: 6288732



Abmessungen

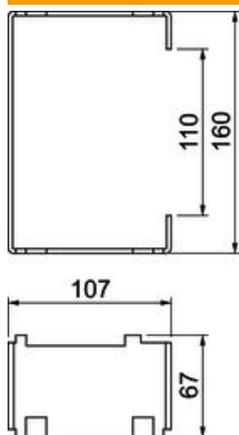

Breite	107 mm
Höhe	67 mm

Technische Daten

Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C