


Sägekern zur Problemlosen Erstellung von Sägeschnitten an Geräteeinbaukanälen aus Stahlblech der Serie Rapid 80 GS. Passend zur Nenngröße im Typ.

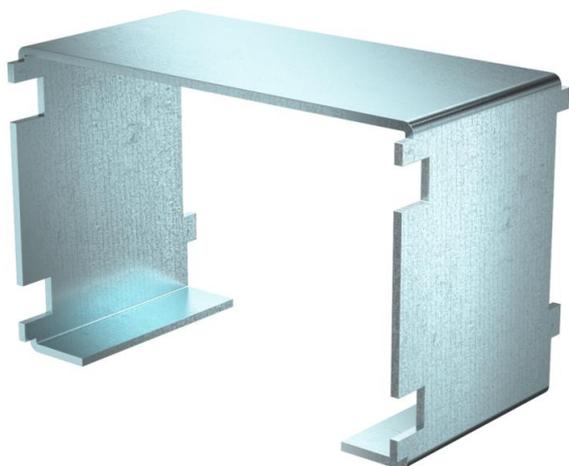

St Stahl

VZ verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6288733
Typ	SK GS-S90110
Bezeichnung 1	Sägekern
Bezeichnung 2	für GS-S90110
Hersteller	OBO
Dimension	87x107x160
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	74,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Sägekerne

Artikelnummer: 6288733



### Abmessungen

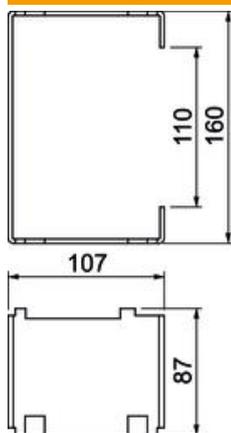

Breite	107 mm
Höhe	87 mm

### Technische Daten

Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C