


Sägekern zur Problemlosen Erstellung von Sägeschnitten an Geräteinbaukanälen aus Stahlblech der Serie Rapid 80 GS. Passend zur Nenngröße im Typ.

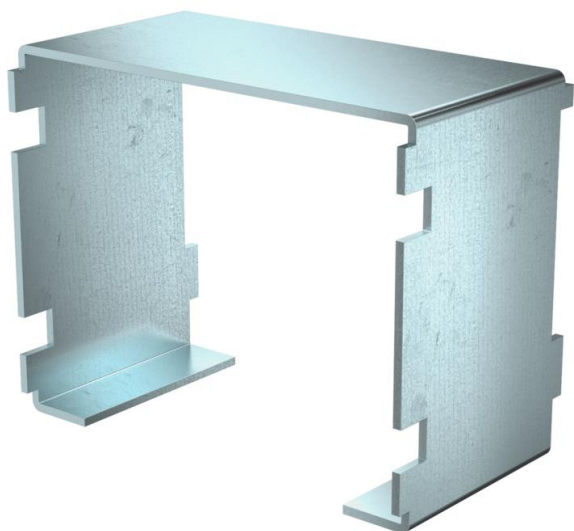

St Stahl

VZ verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6288735
Typ	SK GS-S90130
Bezeichnung 1	Sägekern
Bezeichnung 2	für GS-S90130
Hersteller	OBO
Dimension	87x127x160
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	82,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sägekerne

Artikelnummer: 6288735



Abmessungen

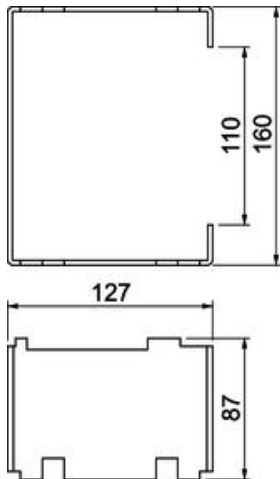

Breite	127 mm
Höhe	87 mm

Technische Daten

Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C