

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6225958



Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6225958 |
| Typ | SLAA 1150 R3 FT |
| Bezeichnung 1 | Anbau Abzweigstück |
| Bezeichnung 2 | für Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x500 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 617 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6225958



Abmessungen

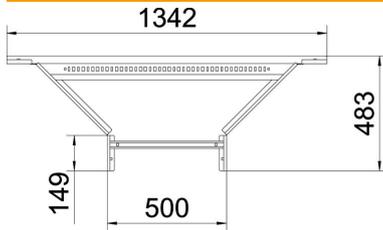

| | |
|------------|--------|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B (mm) | 500 mm |
| Maß R (mm) | 300 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------------|
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |