


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6225950



Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

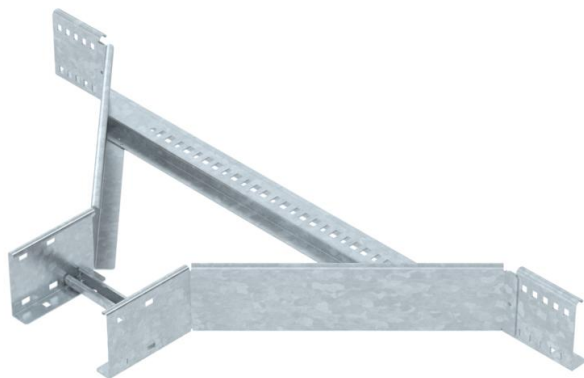

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225950
Typ	SLAA 1120 R3 FT
Bezeichnung 1	Anbau Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	524 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6225950



Abmessungen

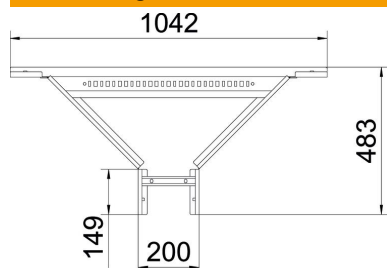

Breite	200 mm
Höhe	110 mm
Maß B	200 mm
Maß R	300 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	2 mm