

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6225952



Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225952
Typ	SLAA 1130 R3 FT
Bezeichnung 1	Anbau Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	545 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6225952



### Abmessungen

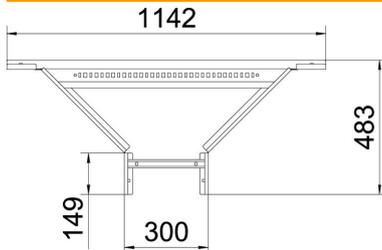

Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Maß B	300 mm
Maß R	300 mm

### Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	2 mm