

Technisches Datenblatt

Konstruktions- und Abhängeprofil, SL62 A2

Artikelnummer: 7103650



Gelochtes Holzprofil der Schiffskabelleiter SL 62 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen.
Das Holzprofil ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7103650
Typ	SLH 62 3000 A2
Bezeichnung 1	Holzprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	40x5x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	133 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Konstruktions- und Abhängeprofil, SL62 A2

Artikelnummer: 7103650



Abmessungen

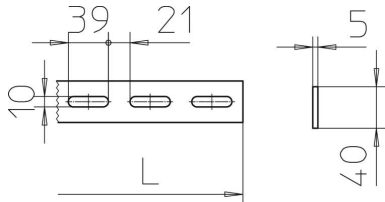

Abmessung	40x5
Länge	3.000 mm
Breite	40 mm
Höhe	5 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
---------------------------	------