

Technisches Datenblatt

Konstruktions- und Abhängeprofil, SL42 A2

Artikelnummer: 7103620



Gelochtes Holzprofil der Schiffskabelleiter SL 42 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen.
Das Holzprofil ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.




- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7103620
Typ	SLH 42 2000 A2
Bezeichnung 1	Holzprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	25x3x2000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

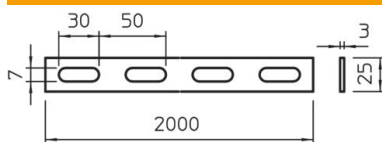

Abmessung	25x3
Länge	2.000 mm
Breite	25 mm
Höhe	3 mm

Technisches Datenblatt

Konstruktions- und Abhängeprofil, SL42 A2

Artikelnummer: 7103620



Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt | nein