


Technisches Datenblatt

Konstruktions- und Abhängeprofil, SL62 FT

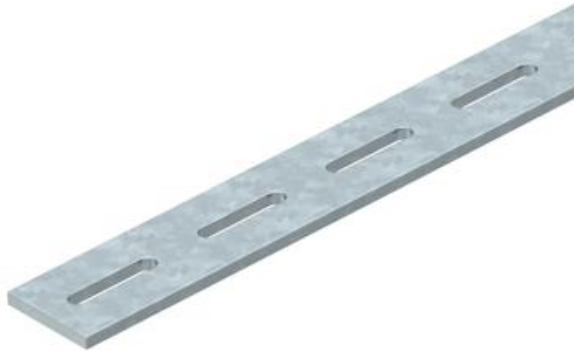

Artikelnummer: 7103643



Gelochtes Holzprofil der Schiffskabelleiter SL 62 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen. Geeignet für M8-Befestigungselemente. Das Holzprofil ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.




St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7103643
Typ	SLH 62 3000 FT
Bezeichnung 1	Holzprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	40x5x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	135,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

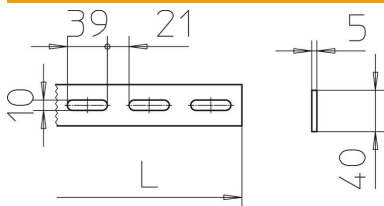

Abmessung	40x5
Länge	3.000 mm
Breite	40 mm
Höhe	5 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
---------------------------	------