

# Technisches Datenblatt

## Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Artikelnummer: 6010547



Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.

Die passende Bügelschelle für die C-Profil-Sprosse ist der Typ 2056U.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6010547
Typ	SLM 50 C40 10 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter schwer
Bezeichnung 2	mit C 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	1000x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	793,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Artikelnummer: 6010547



## Abmessungen

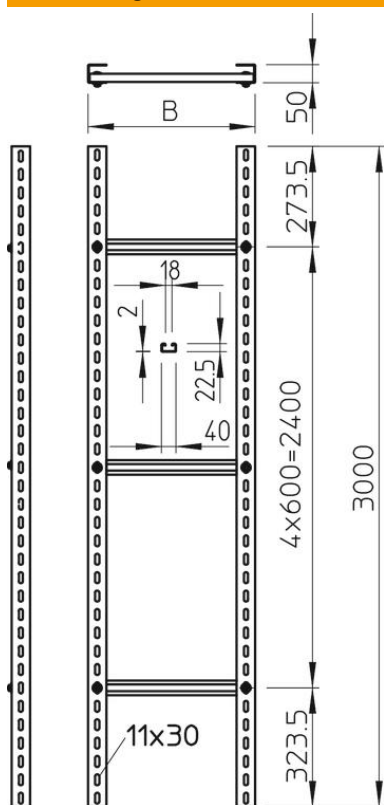

Länge	3.000 mm
Breite	1.000 mm
Höhe	50 mm
Maß B	1.000 mm
Schlitzmaß Sprosse	18,00

## Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	U-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm
Holmstärke	2,5 mm