

Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Artikelnummer: 6010563



Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.

Die passende Bügelschelle für die C-Profil-Sprosse ist der Typ 2056U.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6010563
Typ	SLM 50 C40 12 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter schwer
Bezeichnung 2	mit C 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	1200x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	848,667 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Artikelnummer: 6010563



Abmessungen

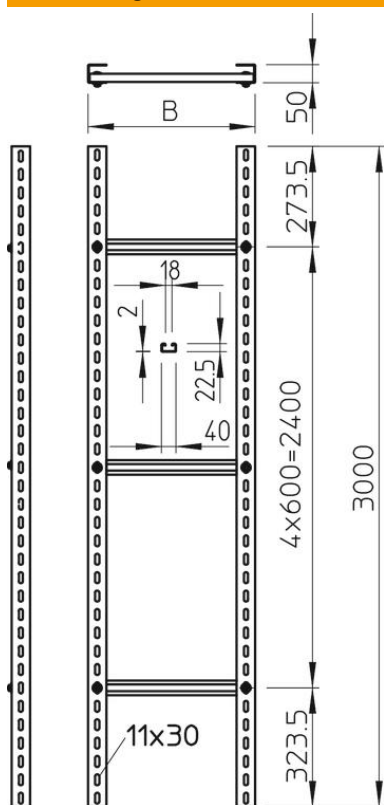

Länge	3.000 mm
Breite	1.200 mm
Höhe	50 mm
Maß B	1.200 mm
Schlitzmaß Sprosse	18,00

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	U-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm
Holmstärke	2,5 mm