

# Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Artikelnummer: 6013473



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.  
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6013473
Typ	SLS 80 C40 11 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit C 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	1100x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1525,833 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Artikelnummer: 6013473



## Abmessungen

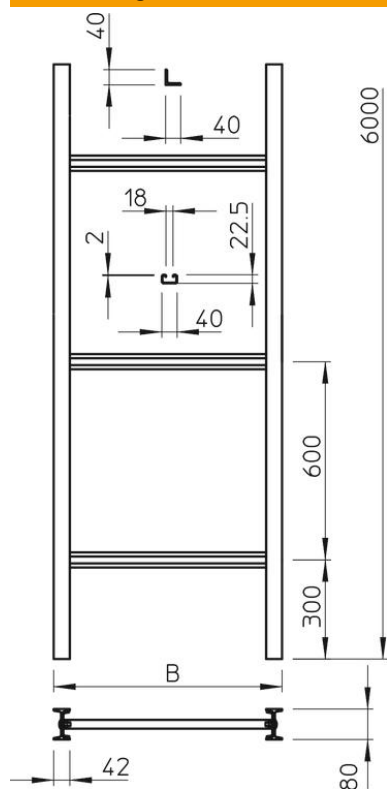

Länge	6.000 mm
Breite	1.100 mm
Höhe	80 mm
Maß B	1.100 mm
Schlitzaß Sprosse	18,00

## Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm