

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Artikelnummer: 6013422



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6013422
Typ	SLS 80 C40 6 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit C 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	600x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1387,667 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Artikelnummer: 6013422



Abmessungen

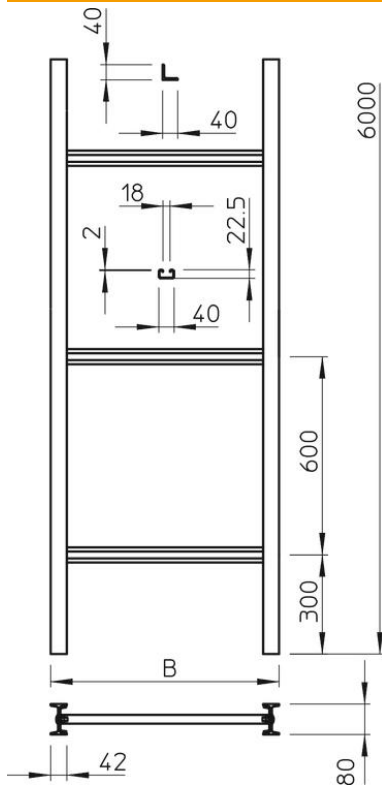

Länge	6.000 mm
Breite	600 mm
Höhe	80 mm
Maß B	600 mm
Schlitzmaß Sprosse	18,00

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm