

# Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013902



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.  
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056W.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Artikelnummer       | 6013902                |
| Typ                 | SLS 80 W40 10 FT       |
| Bezeichnung 1       | Steigeleiter Industrie |
| Bezeichnung 2       | mit W 40 Sprosse       |
| Hersteller          | OBO                    |
| Dimension           | 1000x6000              |
| Werkstoff           | Stahl                  |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt     |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461        |
| Kleinste VK-Einheit | 6                      |
| Mengeneinheit       | Meter                  |
| Gewicht             | 1627,167 kg            |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m               |


# Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013902



## Abmessungen

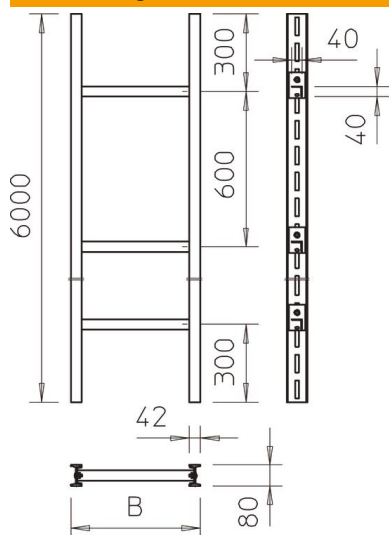

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 6.000 mm |
| Breite | 1.000 mm |
| Höhe   | 80 mm    |
| Maß B  | 1.000 mm |

## Technische Daten

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ausführung der Seitenwand | I-Profil         |
| Ausführung der Sprossen   | Profil ungelocht |
| Funktionserhalt           | nein             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein             |
| Seitenlochung             | ja               |
| Sprossenabstand           | 600 mm           |