

# Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013848



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.  
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056W.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6013848
Typ	SLS 80 W40 4 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit W 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	400x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1373,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013848



## Abmessungen

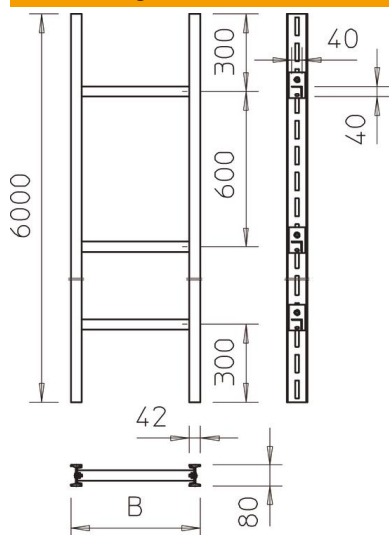

Länge	6.000 mm
Breite	400 mm
Höhe	80 mm
Maß B	400 mm

## Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm