

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013856



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056W.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6013856
Typ	SLS 80 W40 5 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit W 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	500x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1414,833 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013856



Abmessungen

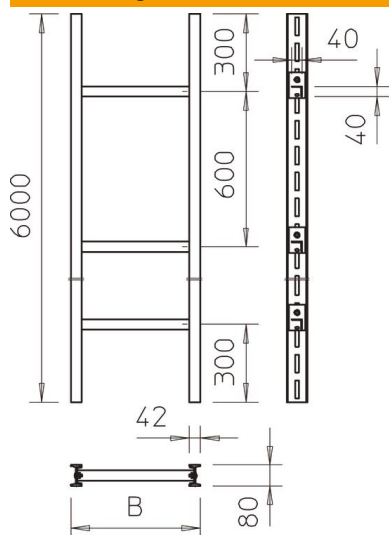

Länge	6.000 mm
Breite	500 mm
Höhe	80 mm
Maß B	500 mm

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm