

Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Artikelnummer: 7099066



90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



- VA** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 7099066 |
| Typ | SLZB 90 400 A4 |
| Bezeichnung 1 | Bogen 90° |
| Bezeichnung 2 | mit Z-Sprosse |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B410mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 450,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Artikelnummer: 7099066



Abmessungen

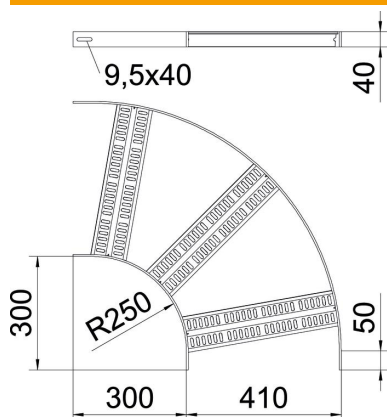

| | |
|--------|--------|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 40 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------------|
| Abiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Scharnierend | nein |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |