

Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

Artikelnummer: 7099098



90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



Alu Aluminium

GB gebeizt

Stammdaten

Artikelnummer	7099098
Typ	SLZB 90 500 ALU
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Z-Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	B510mm
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	gebeizt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	174,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

Artikelnummer: 7099098



Abmessungen

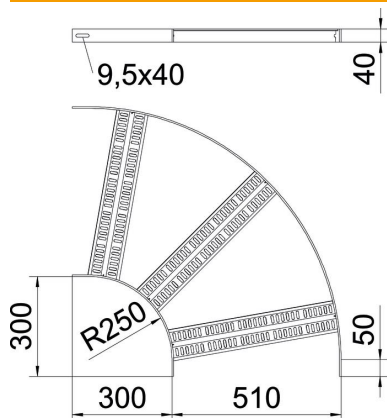

Breite	500 mm
Höhe	40 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Schamierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein