


Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Artikelnummer: 7098986



90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

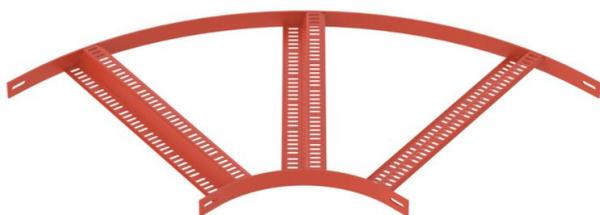

St Stahl

SG schweißgrundiert

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer | 7098986 |
| Typ | SLZB 90 600 SG |
| Bezeichnung 1 | Bogen 90° |
| Bezeichnung 2 | mit Z-Sprosse |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B610mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | schweißgrundiert |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 586,6 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Artikelnummer: 7098986



Abmessungen

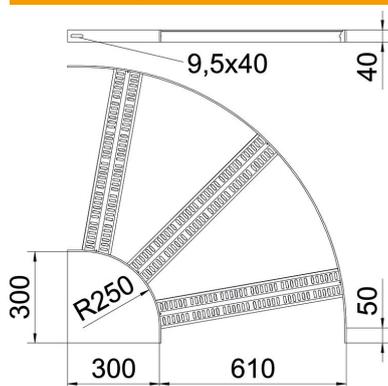

| | |
|--------|--------|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 40 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------------|
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Schamierend | nein |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |