

Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste A2

Artikelnummer: 7070353



Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




- VA Edelstahl, rostfrei
- 2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7070353
Typ	SSLB 100 A2
Bezeichnung 1	Stoßstellenleiste
Bezeichnung 2	breit, mit 2 Befestigungen
Hersteller	OBO
Dimension	B100mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

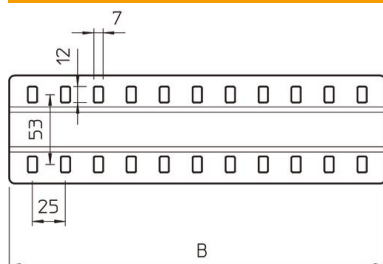

Breite	85 mm
Höhe	4 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B (mm)	100 mm

Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste A2

Artikelnummer: 7070353



Technische Daten

Anzahl Schrauben	2 St.
Ausführung	Stoßstellenleiste
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	ja