

Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste A2

Artikelnummer: 7070369



Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.


CE

VA	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7070369
Typ	SSLB 400 A2
Bezeichnung 1	Stoßstellenleiste
Bezeichnung 2	breit, mit 4 Befestigungen
Hersteller	OBO
Dimension	B400mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	38,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

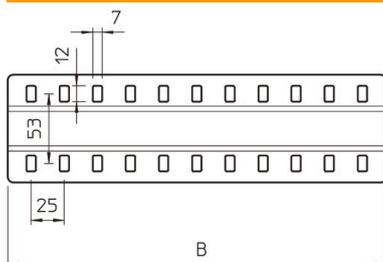

Breite	385 mm
Höhe	4 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B (mm)	400 mm

Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste A2

Artikelnummer: 7070369



Technische Daten

Anzahl Schrauben	4 St.
Ausführung	Stoßstellenleiste
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	ja