

Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste DD

Artikelnummer: 7070330



Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Stammdaten

Artikelnummer	7070330
Typ	SSLB 550 DD
Bezeichnung 1	Stoßstellenleiste
Bezeichnung 2	breit, mit 6 Befestigungen
Hersteller	OBO
Dimension	B550mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	53,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

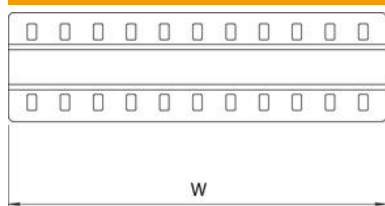

Breite	535 mm
Breite	22 in
Höhe	4 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B (mm)	550 mm

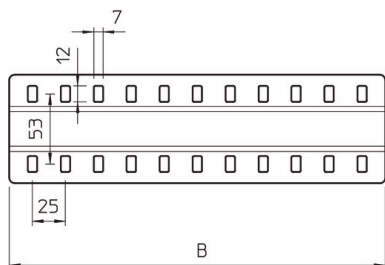

Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste DD

Artikelnummer: 7070330



Technische Daten

Anzahl Schrauben	6 St.
Ausführung	Stoßstellenleiste
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	ja