

Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste A4

Artikelnummer: 7070394



Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7070394
Typ	SSLB 300 A4
Bezeichnung 1	Stoßstellenleiste
Bezeichnung 2	breit, mit 4 Befestigungen
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	29,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

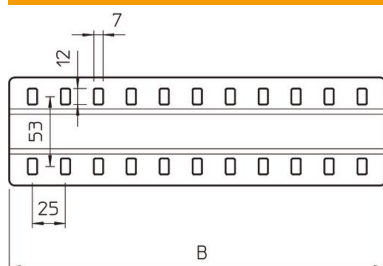

Breite	285 mm
Maß B	300 mm

Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste A4

Artikelnummer: 7070394



Technische Daten

Anzahl Schrauben	3 St.
Ausführung	Stoßstellenleiste
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	ja