


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder A2

Artikelnummer: 6066054

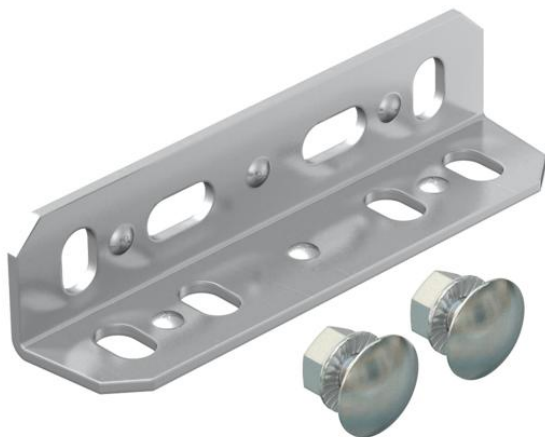

Stoßstellenverbinder zur horizontalen Verbindung von BKK-Grundprofilen. Inklusive Befestigungsmaterial.




A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6066054
Typ	SSV A2
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Bezeichnung 2	für BKK-System
Hersteller	OBO
Dimension	100x23
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

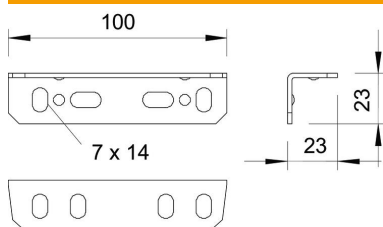

Abmessung	23 x 23 x 100
Blechstärke	2 mm

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder A2

Artikelnummer: 6066054



Technische Daten

Ausführung	Stoßstellenleiste
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder