

# Technisches Datenblatt

## Stützausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044553



Stützausleger aus geschlossenem rechteckigem Stahlrohr zur Aufständung des begehbaren Kabelrinnensystems.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Artikelnummer       | 6044553                   |
| Typ                 | STA BKRS 600 FT           |
| Bezeichnung 1       | Stützausleger             |
| Bezeichnung 2       | für begehbare Kabelrinnen |
| Hersteller          | OBO                       |
| Dimension           | B=600                     |
| Werkstoff           | Stahl                     |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt        |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461           |
| Kleinste VK-Einheit | 1                         |
| Mengeneinheit       | Stück                     |
| Gewicht             | 172,7 kg                  |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                |


# Technisches Datenblatt

## Stützausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044553



### Abmessungen

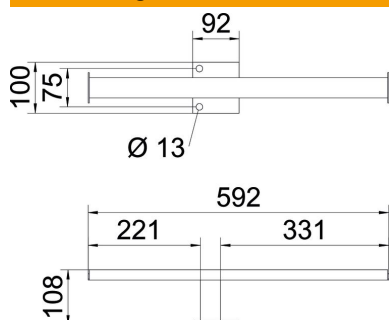

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 108 mm |
| Breite      | 592 mm |
| Höhe        | 108 mm |
| Maß B (mm)  | 592 mm |
| Maß b1 (mm) | 223 mm |
| Maß b2 (mm) | 329 mm |
| Maß D (mm)  | 13 mm  |

### Technische Daten

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Ausführung                        | Stützausleger |
| Ausführung                        | sonstige      |
| für Breite max.                   | 600 mm        |
| für Breite min.                   | 600           |
| Geeignet für Gitterrinne          | nein          |
| Geeignet für Kabelleiter          | nein          |
| Geeignet für Kabelrinne           | ja            |
| Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite | 600 mm        |
| Rinnenbefestigung                 | schraubbar    |
| Rostfreier Stahl, gebeizt         | nein          |