

# Technisches Datenblatt

## Edelstahl-Muffe V4A

Artikelnummer: 2046772



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



**VA** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	2046772
Typ	SV25W A4
Bezeichnung 1	Edelstahlverbindungsmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø25mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	15
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Edelstahl-Muffe V4A

Artikelnummer: 2046772



### Abmessungen

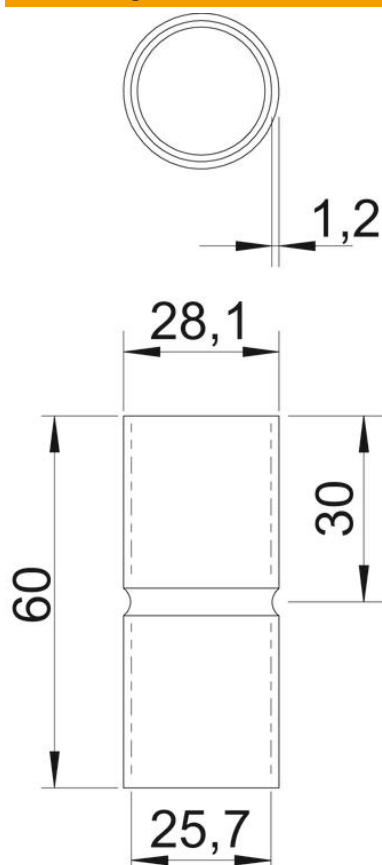

Länge	60 mm
Maß D	27,2 mm
Maß d	25,2 mm
Maß L	60 mm
Maß l	30 mm
Maß M	M25
Maß t	1 mm

### Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	25 mm
Größe	25
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	ja
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein