

Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046622



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	2046622
Typ	SV25W FT
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø25mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046622



Abmessungen

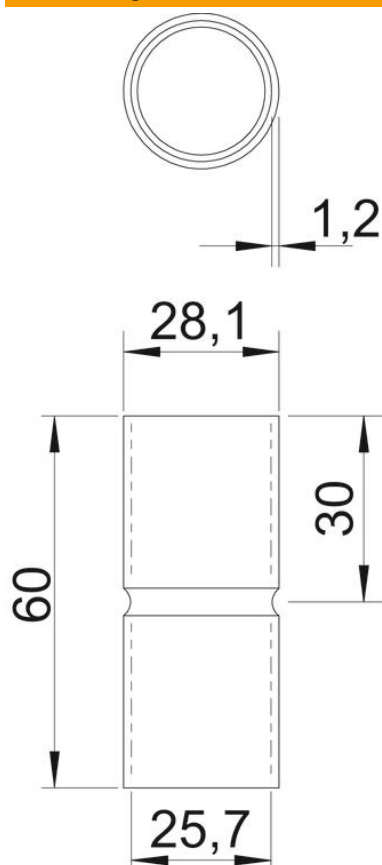

Länge	60 mm
Maß D	28,1 mm
Maß d	25,7 mm
Maß L	60 mm
Maß l	30 mm
Maß M	M25
Maß t	1,2 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	25 mm
Größe	25
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein