

Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046856



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	2046856
Typ	SV25W G
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø25mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046856



Abmessungen

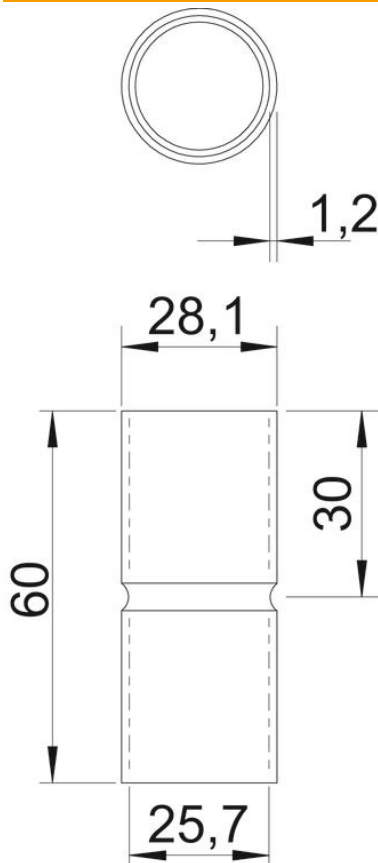

Länge	60 mm
Maß D	28,1 mm
Maß d	25,7 mm
Maß L	60 mm
Maß l	30 mm
Maß M	M25
Maß t	1,2 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	25 mm
Größe	25
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein