


# Technisches Datenblatt

## Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046584



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.

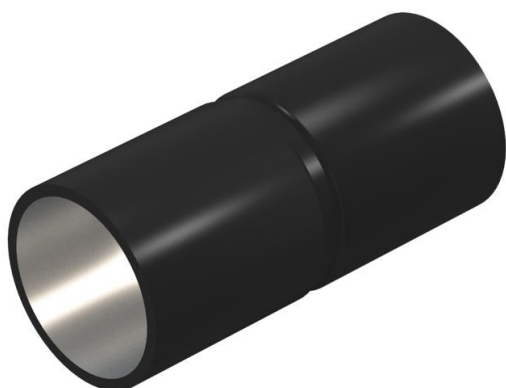

**St** Stahl

**PE50** PES50 - Polyester/Epoxid

### Stammdaten

Artikelnummer	2046584
Typ	SV25W SW
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø25mm
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046584



## Abmessungen

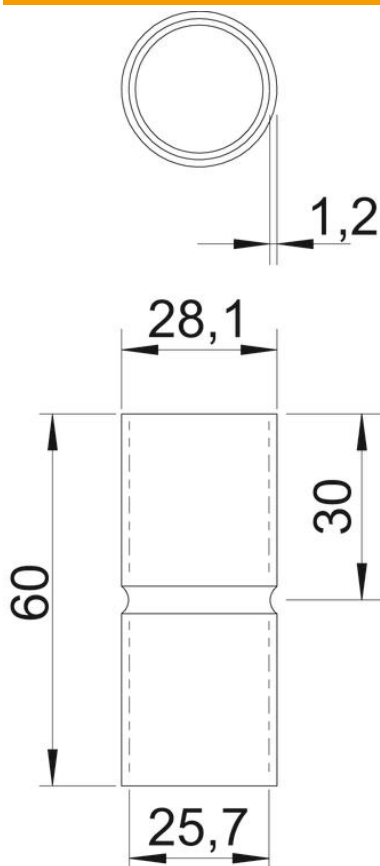

Länge	60 mm
Maß D	28,1 mm
Maß d	25,7 mm
Maß L	60 mm
Maß l	30 mm
Maß M	M25
Maß t	1,2 mm

## Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	25 mm
Größe	25
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein