

# Technisches Datenblatt

## Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046857



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	2046857
Typ	SV32W G
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø32mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046857



## Abmessungen

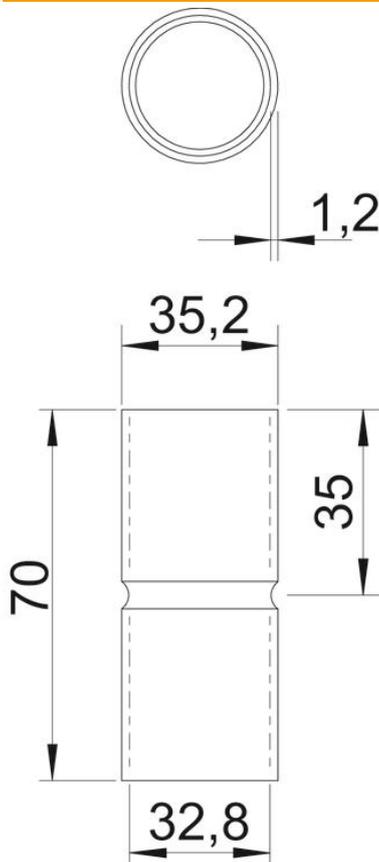

Länge	70 mm
Maß D	35,2 mm
Maß d	32,8 mm
Maß L	70 mm
Maß l	35 mm
Maß M	M32
Maß t	1,2 mm

## Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	32 mm
Größe	32
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein