


Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046585



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.

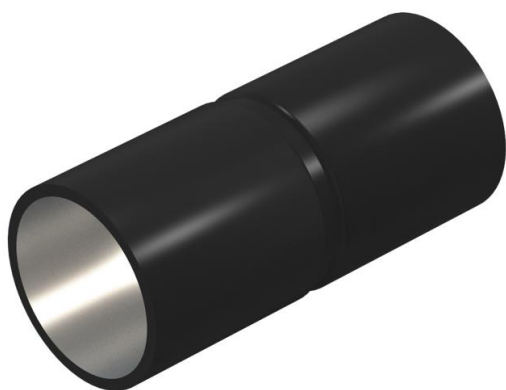

St Stahl

PE50 PES50 - Polyester/Epoxid

Stammdaten

Artikelnummer	2046585
Typ	SV32W SW
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø32mm
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046585



Abmessungen

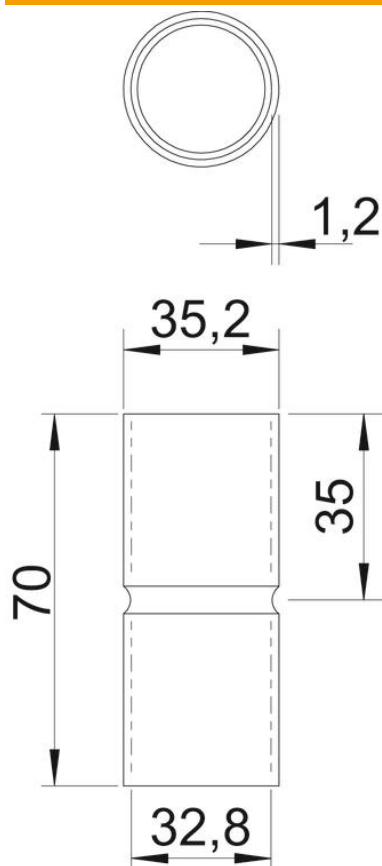

Länge	70 mm
Maß D	35,2 mm
Maß d	32,8 mm
Maß L	70 mm
Maß l	35 mm
Maß M	M32
Maß t	1,2 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	32 mm
Größe	32
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein