

# Technisches Datenblatt

## Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046625



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	2046625
Typ	SV50W FT
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046625



### Abmessungen

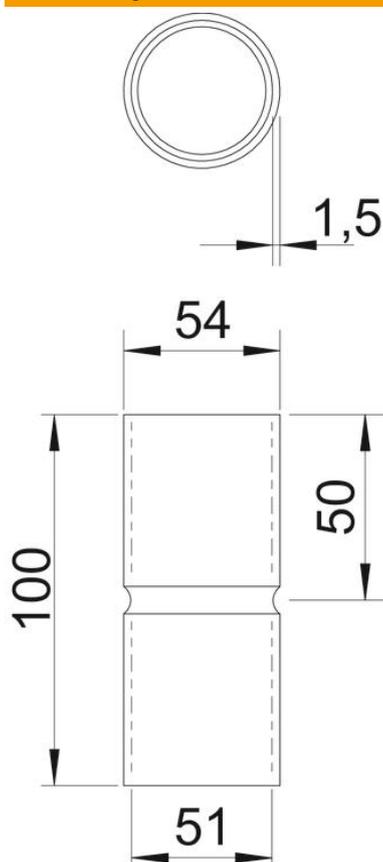

Länge	100 mm
Maß D	54 mm
Maß d	51 mm
Maß L	100 mm
Maß l	50 mm
Maß M	M50
Maß t	1,5 mm

### Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	50 mm
Größe	50
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein