

# Technisches Datenblatt

## Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046558



Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.



**St** Stahl

**DN** zink / nickelbeschichtet

### Stammdaten

Artikelnummer	2046558
Typ	SVM40W DN
Bezeichnung 1	Stapa Gewindemuffe
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M40x1,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	zink / nickelbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046558



### Abmessungen

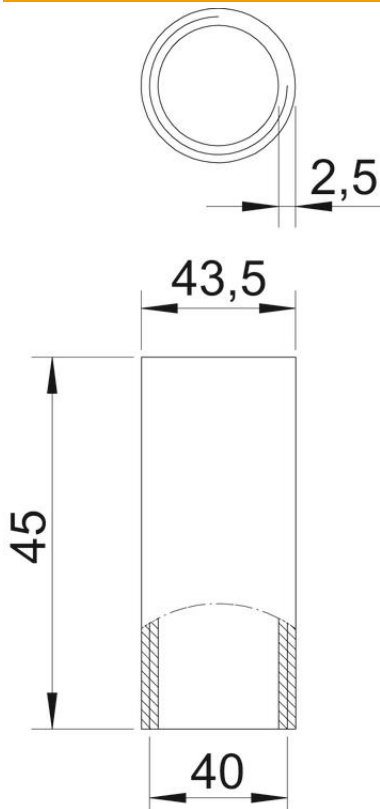

Länge	45 mm
Maß D	43,5 mm
Maß d	40 mm
Maß L	45 mm
Maß M	M40
Maß t	2,5 mm

### Technische Daten

Ausführung	Gewinde
für Rohrdurchmesser	40 mm
Gewinde	M40x1,5
Größe	40
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein