

# Technisches Datenblatt

## Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046527



Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.



**St** Stahl

**PE50** PES50 - Polyester/Epoxid

### Stammdaten

Artikelnummer	2046527
Typ	SVM50W SW
Bezeichnung 1	Stapa Gewindemuffe
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M50x1,5
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde



Artikelnummer: 2046527

### Abmessungen

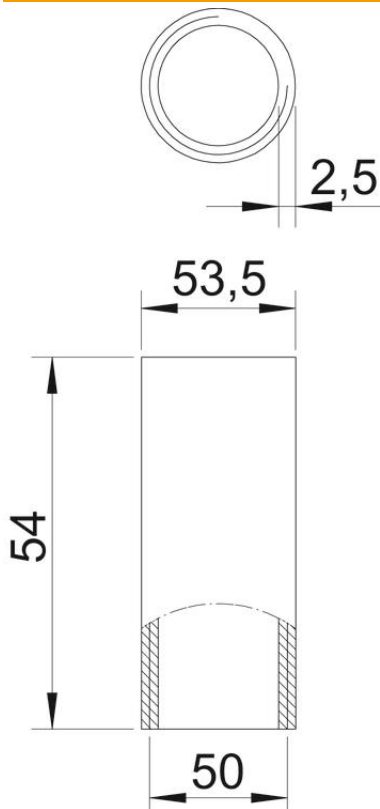

Länge	54 mm
Maß D	53,5 mm
Maß d	50 mm
Maß L	54 mm
Maß M	M50
Maß t	2,5 mm

### Technische Daten

Ausführung	Gewinde
für Rohrdurchmesser	50 mm
Gewinde	M50x1,5
Größe	50
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein