


Technisches Datenblatt

FireBox T100 geschlossen, leer

Artikelnummer: 7205780

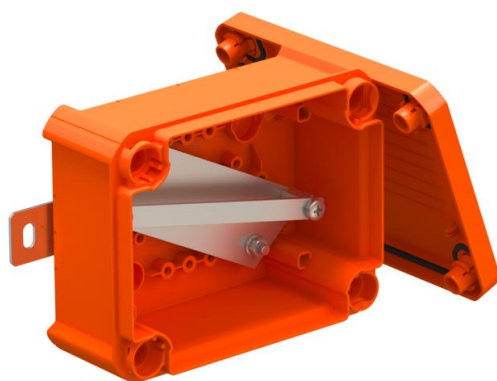

Unbestückter, geschlossener Verbindungs- oder Kabelabzweigkasten zur freien Konfektionierung mit Keramikklemmen und Kabelverschraubungen. Maß A gibt die verfügbare Tragschielenlänge für die Verdrahtungsklemmen an. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Tragschiene. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen aus Edelstahl. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil12 mit den Klassen E30, E60 und E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	7205780
Typ	T100E 0VA
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x67
Farbe	pastellorange; RAL 2003
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	33,89 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

FireBox T100 geschlossen, leer

Artikelnummer: 7205780



Abmessungen

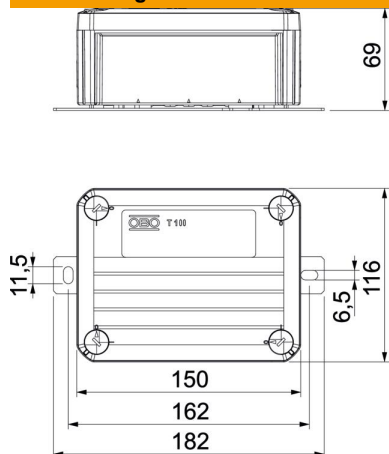

Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	67 mm
Maß A	101 mm
Maß B	116 mm
Maß H	67 mm
Maß L	150 mm
Maß L1	162 mm
Maß L2	182 mm

Technische Daten

Bestückung	Tragschiene
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	nein
Funktionserhalt	E 90
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	136x102x57 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Nennquerschnitt max.	6 mm ²
Nennquerschnitt min.	0,5 mm ²
Plombierbar	nein
Schutzart	IP66