


Technisches Datenblatt

Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Artikelnummer: 7408180

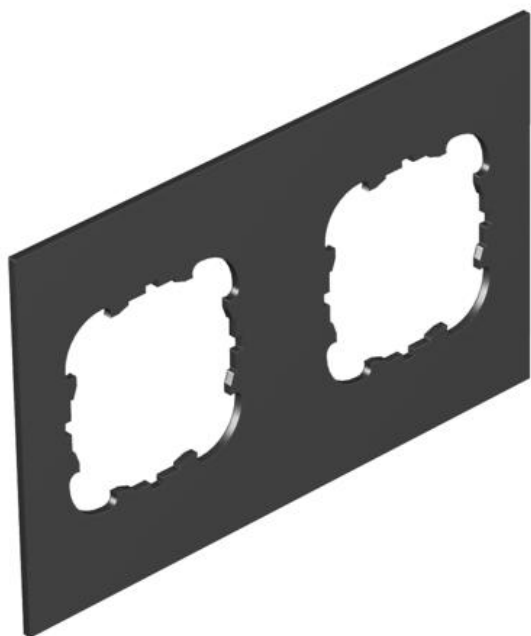

Abdeckplatte mit 2 Lochungen (Ø 45 mm) für 2 Installationsgeräte mit Tragering oder -bügel, passend zur T12L-Längsseite (1/2-Abdeckung).



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	7408180
Typ	T12L P2S 9011
Bezeichnung 1	Abdeckplatte
Bezeichnung 2	2xEK für T12L
Hersteller	OBO
Dimension	142x88mm
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,21 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Artikelnummer: 7408180



Abmessungen

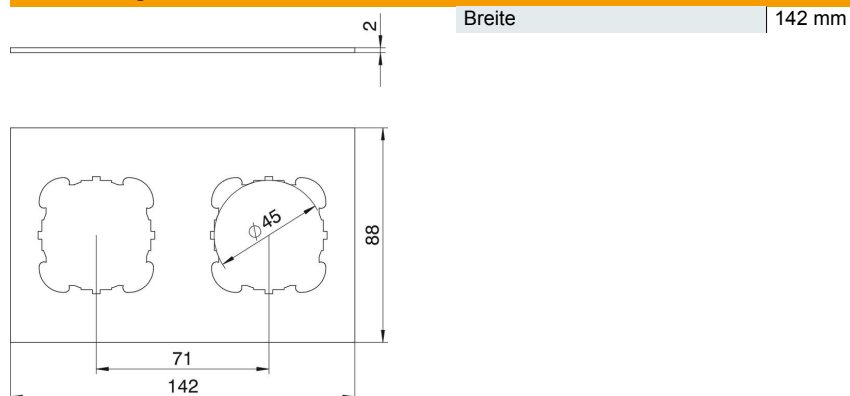

Breite 142 mm

Technische Daten

Anwendung	Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen	0
Anzahl der dreifachen Öffnungen	0
Anzahl der einfachen Öffnungen	0
Anzahl der ovalen Öffnungen	0
Anzahl der quadratischen Öffnungen	0
Anzahl der runden Öffnungen	2
Anzahl der zweifachen Öffnungen	0
Befestigungsart	sonstige
Beschriftungsfeld	nein
Blinddeckel	nein
Geeignet für Beschriftungsfeld	nein
Installationstechnik	Tragering