


Technisches Datenblatt

Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Artikelnummer: 7408196

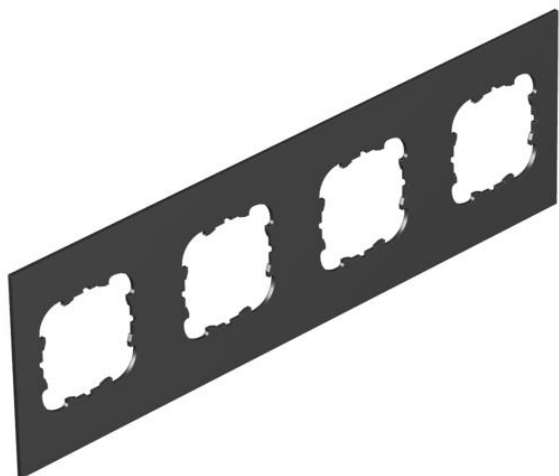

Abdeckplatte mit 4 Lochungen (Ø 45 mm) für 4 Installationsgeräte mit Tragering oder -bügel, passend zur T12L-Längsseite (1/1-Abdeckung).



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	7408196
Typ	T12L P4S 9011
Bezeichnung 1	Abdeckplatte
Bezeichnung 2	4xEK für T12L
Hersteller	OBO
Dimension	284x88mm
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,42 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Artikelnummer: 7408196



Abmessungen

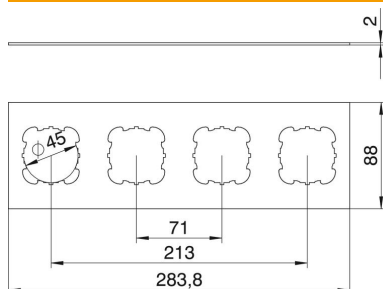

Breite 284 mm

Technische Daten

Anwendung	Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen	0
Anzahl der dreifachen Öffnungen	0
Anzahl der einfachen Öffnungen	0
Anzahl der ovalen Öffnungen	0
Anzahl der quadratischen Öffnungen	0
Anzahl der runden Öffnungen	4
Anzahl der zweifachen Öffnungen	0
Befestigungsart	sonstige
Beschriftungsfeld	nein
Blindeckel	nein
Geeignet für Beschriftungsfeld	nein
Installationstechnik	Tragering