

# Technisches Datenblatt

## Fangstange einseitig angekupft, M16-Gewinde

Art.-Nr. 5401801




- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte Abstandshalter empfohlen
- Ø 16 mm, Alu
- für Standfuß-System mit Innengewinde M16

**Alu** Aluminium

### Stammdaten

Art.-Nr.	5401801
Typ	101 ALU-1500
Bezeichnung 1	Fangstange
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Dimension	1500mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Güte	AlMg 3
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	81,00 kg/100 St.

### Technische Daten

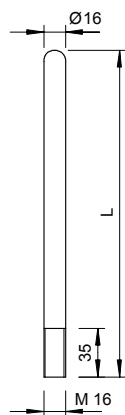

Länge	1.500,00 mm
Maß L	1.500,00 mm
Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange mit Gewinde
Gewinde	M16
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Nenngröße Ø	16 mm