


Technisches Datenblatt

Stangenhalter, 16 mm, mit Schraube und Dübel

Art.-Nr. 5412811

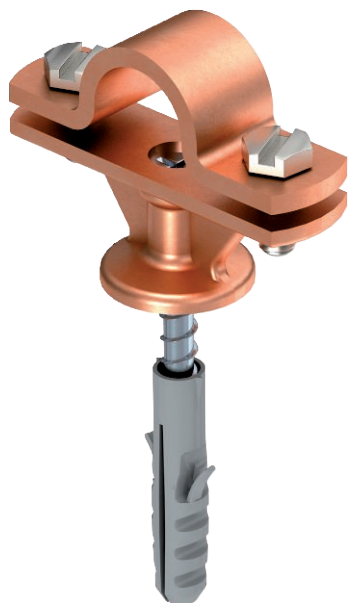

- Für Fang- und Erdeführungsstangen Rd 16
- Montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
- Innengewinde M8 zum Aufschrauben und Durchgangsloch für Holzschrauben
- Vormontiert mit Holzschraube 5 x 60 und Kunststoffdübel 8 x 40

Zn Zinkdruckguss

Cu verkupfert

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Art.-Nr. | 5412811 |
| Typ | 113 B-HD-16 |
| Bezeichnung 1 | Stangenhalter |
| Bezeichnung 2 | mit Holzschraube + Dübel |
| Dimension | 16mm |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Kürzel | Zn |
| Oberfläche | verkupfert |
| Oberfläche Kürzel | Cu |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100 Stück |
| Gewicht | 10,10 kg/100 St. |

Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------------|
| Befestigungsart Stange | mit Schraubchelle |
| Befestigungsart Halter | mit Dübel |
| Gewindegröße M | 8 |
| Passung | Rd 16 mm |

