

Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Holzschraube,
Kunststoffdübel
Art.-Nr. 5230365



- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch \varnothing 7 mm
- Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
- Version HD mit Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40)


Zn Zinkdruckguss

Cu verkupfert

Stammdaten

Art.-Nr.	5230365
Typ	113 B-MS-HD 8-10
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	mit Holzschrauben
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Werkstoff Kürzel	Zn
Oberfläche	verkupfert
Oberfläche Kürzel	Cu
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	7,28 kg/100 St.

Technische Daten

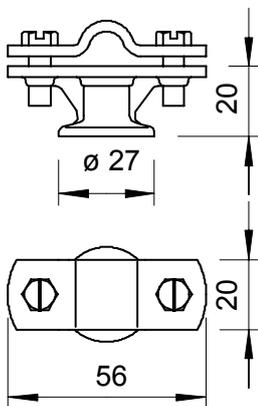

Befestigungsart Leiter	mit Schraubshelle
Befestigungsart Halter	mit Dübel
Einsatz im Ex-Bereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Gewindegröße M	8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss