

# Technisches Datenblatt

## Stangenhalter, 16 mm

Art.-Nr. 5412633



- Für Fang- und Erdeführungsstangen Rd 16
- Montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16
- Mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch  $\varnothing$  7 mm


**Zn** Zinkdruckguss

**Cu** verkupfert

### Stammdaten

Art.-Nr.	5412633
Typ	113 ZN-16
Bezeichnung 1	Stangenhalter
Dimension	16mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Werkstoff Kürzel	Zn
Oberfläche	verkupfert
Oberfläche Kürzel	Cu
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	10,10 kg/100 St.

### Technische Daten

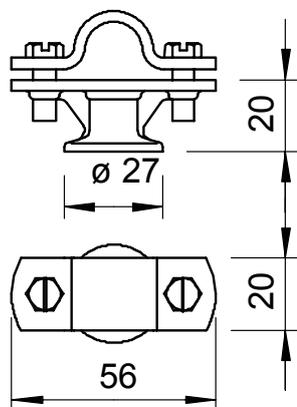

Befestigungsart Stange	mit Schraubchelle
Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Geminde
Gewindegröße M	8
Passung	Rd 16 mm