


Technisches Datenblatt

Firstleitungshalter mit Spannfeder

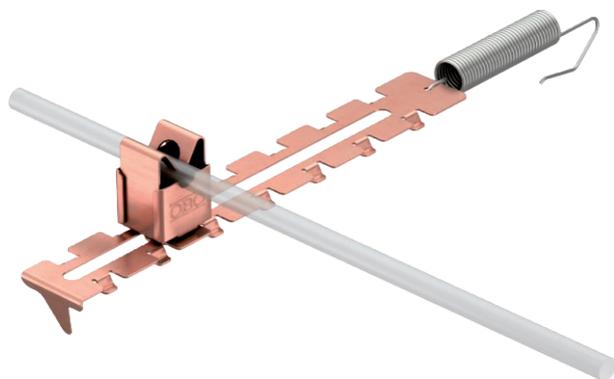

Art.-Nr. 5203023




- für Rundleiter Rd 8
- Spannbereich von 280-380 mm

VA	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Cu	verkupfert

Stammdaten

Art.-Nr.	5203023
Typ	132 U-CU
Bezeichnung 1	Firstleitungshalter
Bezeichnung 2	variable Längeneinstellung
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	verkupfert
Oberfläche Kürzel	Cu
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	0,60 kg/100 St.

Technische Daten

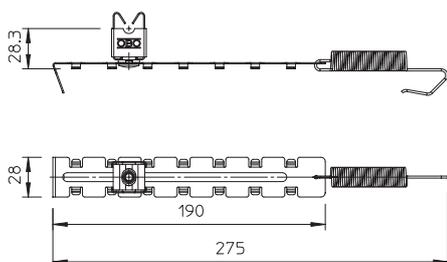

Anwendung	First/Grat
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis	8
Montageart	spannbar
Montagehöhe	20,00 mm
Passung	RD 8 mm
Spannbereich D	280,00 - 380,00 mm
Werkstoff des Halters	Kupfer
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)