

# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8

Art.-Nr. 5202836




- verstellbare Breite von 185-260 mm
- Schnellmontage per Flügelschraube

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

### Stammdaten

Art.-Nr.	5202836
Typ	132 VA 35
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Firstziegel
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	13,70 kg/100 St.

### Technische Daten

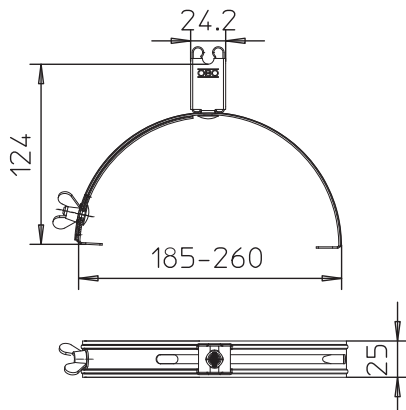

Anwendung	First/Grat
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis	8,00 - 8,00
Montageart	spannbar
Montagehöhe	35,00 mm
Passung	Rd 8 mm
Spannbereich D	185,00 - 260,00 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)