


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10

Art.-Nr. 5215544

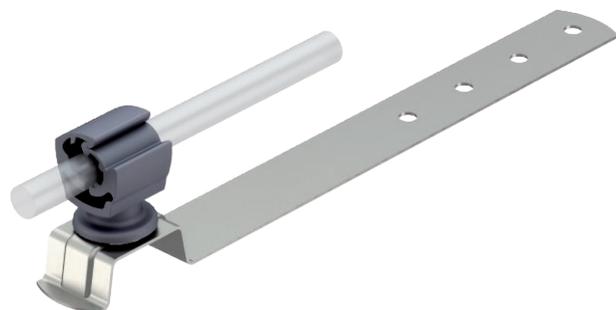


- Leitungshalter aus Polyamid
- inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	5215544
Typ	157 FK-VA 230
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	7,80 kg/100 St.

Technische Daten

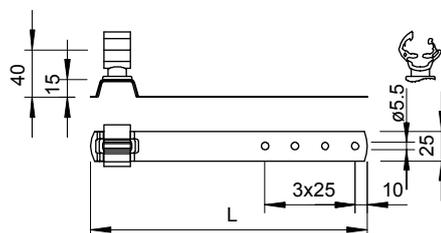

Länge	230,00 mm
Maß L	230,00 mm
Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis	8,00 - 10,00
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	40,00 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)